


# Unidad de guía FENG-40-100-GF

Número de artículo: 8204070

FESTO

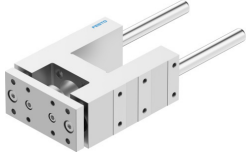

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Carrera	100 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía deslizante
Forma constructiva	Guía
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de desplazamiento	30 N
Masa móvil	1092 g
Peso del producto	2790 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero de alta aleación
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio anodizado