

bloc de raccordement CPE10-PRSE-2

N° de pièce: 164962


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

pour distributeurs de la série Compact Performance, avec canaux PRS obturés

N'utiliser sur cette embase que des raccords vissés à pas G.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO

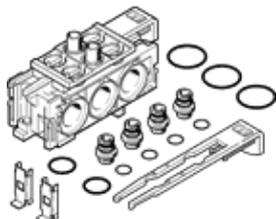

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	2
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Poids du produit	40 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Raccord pneumatique 1	G1/4
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA