


raccord banjo multiple QSQ-1/4T-3/16-U

N° de pièce: 190609

FESTO

Orientable sur 360°, 4 sorties.

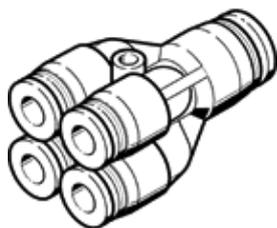

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	2,8 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Principe push-pull
Taille du bidon	1
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:::]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	20,5 g
Nombre de sorties	4
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	pour diamètre extérieur de tuyau de 1/4"
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 3/16"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PBT
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable