


câble à connecteur femelle

KMH-D-0,5

N° de pièce: 527396

FESTO

Pour terminal de distributeurs CPA-SC.

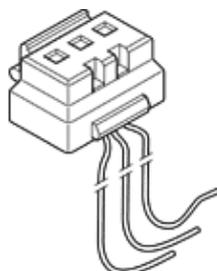

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	Clip
Position de montage	indifférent
Poids du produit	6 g
Connexion électrique	Connecteur femelle à 3 pôles
Tension de service nominale CC	60 V
Courant admissible	3 A
Longueur de câble	0,5 m
Diamètre de câble	1,3 mm
Structure du câble	3x0,14
Code couleur gaine de conducteur	Broche 1 = noir Broche 2 = bleu Broche 3 = rouge
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-40 ... 105 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronze étamé