

 

distributeur de base

LCB-3-1/4-B

N° de pièce: 546057
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

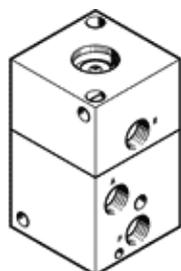

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | 3/2 monostable, fermé |
| Mode d'actionnement | pneumatique |
| Largeur | 50 mm |
| Débit nominal normal | 600 l/min |
| Pression de service | 2 ... 10 bar |
| Conception | Siège plat |
| Type de rappel | Ressort mécanique |
| Diamètre nominal | 6,5 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Pression de commande | 0 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 500 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord de pilotage 12 | M20x1 |
| Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/4 |
| Information matière joints | NBR |
| Information matière corps | Aluminium anodisé |