


fiche
NECC-L1G2-C1
N° de pièce: 553857

FESTO

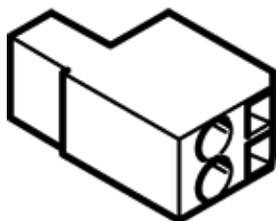

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	300 V
Courant admissible	10 A
Section de raccordement	0,2 ... 2,5 mm ²
Température ambiante	-25 ... 100 °C
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau corps	PBT