


Kit parallèle EAMM-U-A19-40A

N° de pièce: 559785

FESTO

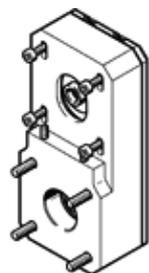

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	19
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	2,868 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,05 Nm
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	270 g
Note sur la matière	Conforme RoHS