


# Portique linéaire DHSL-4-EGC80TB-DGSL16

N° de pièce: 574510

FESTO

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.

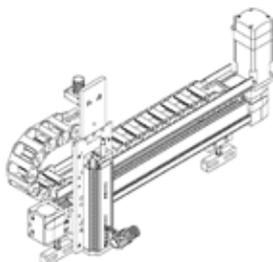

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 4
Charge utile	0 ... 4 kg
Entraînement axe Z	DGSL-16
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	0 ... 150 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,01 mm
Entraînement axe Y	EGC-80-TB
Mode d'entraînement axe Y	électrique Courroie crantée avec guidage à billes
Position intermédiaire axe Y	indifférente
Course axe Y	0 ... 8.500 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,08 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,08 mm