


Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-10

Code article: 8026367

FESTO

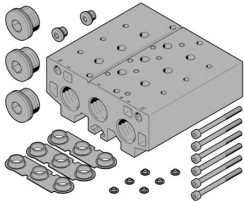

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	32 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	10
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	5646 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12	G1/8
Raccord d'air de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 3	G3/4
Raccord pneumatique 5	G3/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé