


# Embase VABS-K2-12S-20-M6-P

Code article: 8140319

FESTO

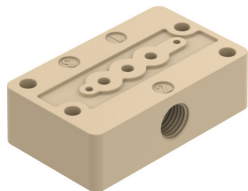

## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                             | 12                                                                      |
| Diamètre nominal                                   | 2 mm                                                                    |
| Raccordement fluide                                | Taraudage M6                                                            |
| Position de montage                                | Indifférente                                                            |
| Structure de construction                          | Sens de raccordement latéral                                            |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs     | 1                                                                       |
| Sens d'écoulement                                  | Irréversible                                                            |
| Fluide de service                                  | Fluides liquides<br>Fluides gazeux                                      |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande     | Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 0 - Aucun effet de corrosion                                            |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-Zone III                                                      |
| Température de stockage                            | -20 °C...70 °C                                                          |
| Température du fluide                              | 0 °C...50 °C                                                            |
| Température ambiante                               | 0 °C...50 °C                                                            |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 0.33 Nm                                                                 |
| Couple de serrage max.                             | 0.6 Nm                                                                  |
| Poids du produit                                   | 8 g                                                                     |
| Type de fixation embase                            | Avec trou débouchant                                                    |
| Mode de fixation distributeur                      | Avec taraudage                                                          |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                                                         |
| Matériau d'embase                                  | PEEK                                                                    |