


# accouplement EAMD-67-60-40-32X32-U

N° de pièce: 8164978

FESTO

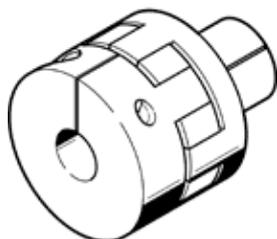

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	40 mm
Diamètre de support 2	32 mm
Taille	67
Longueur nominale	60 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	402 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	200 Nm
Poids du produit	733 g
Note sur la matière	Conforme RoHS