


## Unité de guidage FENG-50-50-GF

Code article: 8204076

**FESTO**

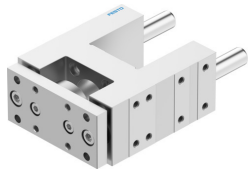

### Fiche technique

| Caractéristiques              | Valeur                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Taille                        | 50                                             |
| Course                        | 50 mm                                          |
| Position de montage           | Indifférente                                   |
| Guidage                       | Guidage à palier lisse                         |
| Structure de construction     | Guidage                                        |
| Protection contre l'explosion | Tenir compte des consignes de la certification |
| Conformité PWIS               | VDMA24364-B2-L                                 |
| Température ambiante          | -20 °C...80 °C                                 |
| Force de déplacement          | 50 N                                           |
| Masse déplacée                | 1654 g                                         |
| Poids du produit              | 4430 g                                         |
| Mode de fixation              | Avec taraudage                                 |
| Note sur le matériau          | Conforme à RoHS                                |
| Matériau d'élément de guidage | Acier fortement allié                          |
| Matériau du boîtier           | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |
| Matériau de plaque étrier     | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |