


# Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-QB-1/4-U

Broj dijela: 534682

**FESTO**

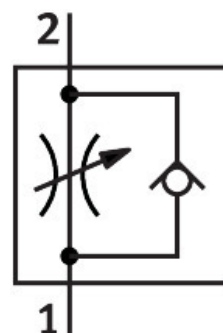

## Podatkovni list

| Svojstvo                                                                  | Vrijednost                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                          | Jednosmjerna funkcija kontrole protoka                    |
| Pneumatski priključak 1                                                   | QB-1/4                                                    |
| Pneumatski priključak 2                                                   | QB-1/4                                                    |
| Vrsta aktiviranja                                                         | ručno                                                     |
| Element za podešavanje                                                    | Vijak s prorezom                                          |
| Vrsta montaže                                                             | Instalacija linije<br>s prolaznim provrtom<br>neobavezno: |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice                               | 21.1 cfm                                                  |
| Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru                              | 22.4 cfm...24.7 cfm                                       |
| Radni tlak                                                                | -13.8 psi...116 psi                                       |
| Temperatura okoline                                                       | 0 °C...60 °C                                              |
| Materijal za kućište                                                      | PBT ojačan                                                |
| Položaj montaže                                                           | po želji                                                  |
| Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)  | 35 cfm                                                    |
| Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi) | 47.6 cfm...48 cfm                                         |
| Operativni medij                                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]        |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)            |
| LABS sukladnost                                                           | VDMA24364 zona III                                        |
| Srednja temperatura                                                       | 32 °F...140 °F                                            |
| Težina proizvoda                                                          | 1 oz                                                      |
| Materijal otvora za uvrtnje                                               | Mesing<br>poniklane                                       |
| Napomena o materijalima                                                   | U skladu s RoHS                                           |
| Materijalne brtve                                                         | NBR                                                       |

| Svojstvo                         | Vrijednost          |
|----------------------------------|---------------------|
| Prsten za oslobađanje materijala | POM                 |
| Materijal za narebranu glavu     | Mjed<br>poniklane   |
| Materijal za regulacijski vijak  | Mesing<br>poniklane |