


# Amortizer YSRW-DGC-25-GF

Broj dijela: 540348

FESTO

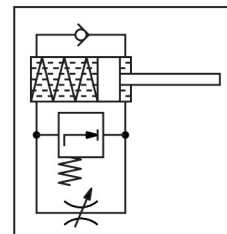

## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Izvedbena veličina               | 25                                      |
| Prigušenje                       | samopodešavajući<br>meka karakteristika |
| Položaj montaže                  | po želji                                |
| Detekcija položaja               | bez                                     |
| Maksimalna brzina udarca         | 3 m/s                                   |
| Način rada                       | potiskujući<br>jednoraadni              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom      |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                     |
| Temperatura okoline              | -10 °C...80 °C                          |
| Vrsta montaže                    | sa sigurnosnom maticom                  |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                         |
| Materijal klipnjače              | visokolegirani čelik                    |