


# Ploča za napajanje VABF-B10-30-P1-G38

Broj dijela: 8026433

**FESTO**

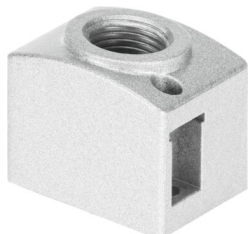

## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Radni tlak                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom     |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                    |
| Maksimalni moment zatezanja      | 6 Nm                                   |
| Težina proizvoda                 | 40 g                                   |
| Vrsta montaže                    | s prolaznim provrtom                   |
| Pneumatski priključak 1          | G3/8                                   |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                        |
| Dobavni materijal ploča          | Lijevani aluminij                      |