


# Aksijalni komplet EAMM-A-T42-82AA

Broj dijela: 8217187

FESTO

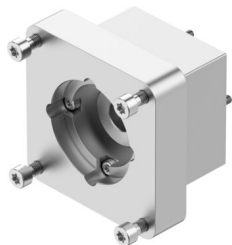

## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost            |
|--------------------------|-----------------------|
| Nazivna duljina          | 57 mm                 |
| Položaj montaže          | po želji              |
| Maks. broj okretaja      | 8000 1/min            |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %              |
| Klasa zaštite            | IP40                  |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C        |
| Maseni moment inercije   | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 10 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 559 g                 |
| Pogon koda sučelja       | T42                   |
| Kod sučelja Motor In     | 82AA                  |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS       |