


Csatlakozó lécek

VABM-C8-12E-G14-24-PT-L

Cikkszám: 1247984

FESTO

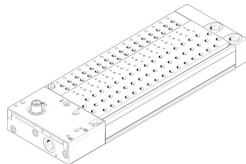

Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	12 mm
Szelephelyek max. száma	24
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka	0.6 Nm
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	5 Nm
Terméksúly	1526 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
5. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécek alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet