


Tengelykapcsoló ház EAMK-A-D80-77A

Cikkszám: 1593627

FESTO

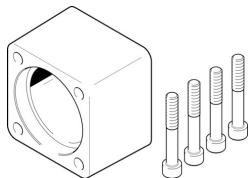

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1200 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D80
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	77 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis