


Csatlakozó tömb MHP1-PR4-3-PI-D9

Cikkszám: 197233

FESTO

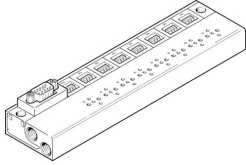

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------|--|
| Szelephelyek max. száma | 4 |
| Üzemi nyomás | 0 bar...8 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa | átmenő furattal |
| Szeleprögzítés típusa | belső menettel |
| 1. pneumatikus csatlakozás | M7 |
| 3. pneumatikus csatlakozás | M7 |
| Csatlakozólap alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |