


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-L38-55A

Cikkszám: 3683331

FESTO

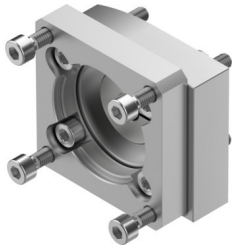

Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	26.7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	210 g
Interfészkód, működtető szerkezet	L38
Interfészkód Motor In	55 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis