


## Talpas felerősítés HBN-20/25X1

Cikkszám: 5127

**FESTO**

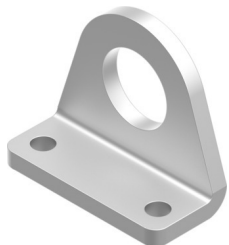

### Adatlap

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                       | 20/25                                                                                                                                                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1 - alacsony korróziónak való kitettség                                                                                                                                  |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                        |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 1% tömegarányú réz tartalmazó fémek használata tilos.<br>Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek |
| Terméksúly                                  | 95 g                                                                                                                                                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                        |
| Felfogás alapanyaga                         | Acél<br>horganyzott                                                                                                                                                      |