


Fojtó-visszacsapó szelep GR-QB-3/8-U

Cikkszám: 534684

FESTO

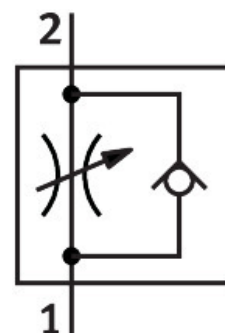

Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	QB-3/8
2. pneumatikus csatlakozó	QB-3/8
Működtetés módja	kézi
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés átmenő furattal választhatóan:
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	51.2 cfm
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	36.4 cfm...52.5 cfm
Üzemi nyomás	-13.8 psi...116 psi
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Megerősített PBT
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	85.3 cfm
Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál	92 cfm...97.9 cfm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	32 °F...140 °F
Terméksúly	2.7 oz
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Rovátkolt fej alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett