


# Motor karima EAMF-A-38A-40A

Cikkszám: 562667

FESTO

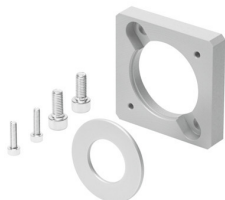

## Adatlap

| Jellemző                              | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C    |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%           |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C    |
| Terméksúly                            | 47 g              |
| Interfész kód Motor In                | 40 A              |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja   | 38A.2             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |