


Motor karima
EAMF-A-38A-40S/40T
Cikkszám: 562669

FESTO

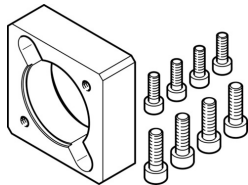

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	80 g
Interfészkód Motor In	40S 40T
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	38A.2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis