


Csatlakozó lécc

VABM-L1-10AW-M7-8

Cikkszám: 566552

FESTO

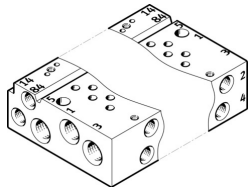

Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	10.5 mm
Szelephelyek max. száma	16
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték szerelősinre szereléshez	1.5 Nm
Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka	0.45 Nm
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	1.5 Nm
Terméksúly	168 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	M5
Vezérlő távozó levegő 82/84	M5
1. pneumatikus csatlakozás	M7
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3. pneumatikus csatlakozás	M7
4. pneumatikus csatlakozó	M5
5. pneumatikus csatlakozó	M7
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécc alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet