


# Csatlakozó tömb VABM-B10-20S-G14-2-P3

Cikkszám: 576465

FESTO

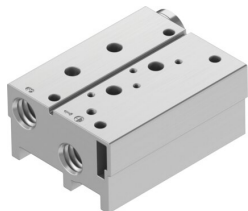

## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Raszterméret                          | 22 mm                                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                      |
| Szelephelyek max. száma               | 2                                    |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Terméksúly                            | 280 g                                |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal                      |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                 |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                    |
| Csatlakozó lécz alapanyaga            | Kovácsolt alumínium ötvözet          |