


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-N38-60RA

Cikkszám: 8063575

FESTO

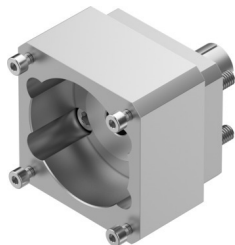

## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz                        | 44.4 mm                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 8000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 12.5 Nm                |
| Terméksúly                            | 510 g                  |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | N38                    |
| Interfész kód Motor In                | 60RA                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |