


Csatlakozólap
VABS-K2-12S-20-M6-P
Cikkszám: 8140319

FESTO

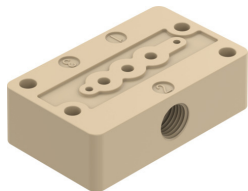

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Névleges szélesség	2 mm
Folyadék csatlakozás	M6 belső menet
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt
Szelephelyek max. száma	1
Áramlásirány	nem reverzibilis
Üzemi közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Szeleprögzés max. meghúzási nyomatéka	0.33 Nm
Max. meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Terméksúly	8 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögzés típusa	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	PEEK