


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-N38-60H-G2

Cikkszám: 8197463

FESTO

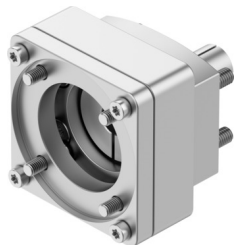

Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	41 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	16 Nm
Terméksúly	374 g
Interfész kód, működtető szerkezet	N38
Interfész kód Motor In	60H
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis