 



# Valvola pneumatica VLHE-3-1/2

Codice prodotto: 10420

FESTO

Normalmente chiusa,  
valvola di inserimento per aumento graduale della pressione,  
singolarmente o in combinazione con le unità di manutenzione della  
serie S.

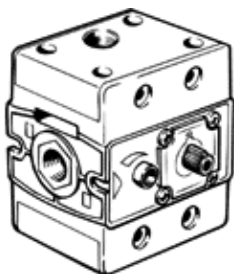

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	A otturatore
Principio di tenuta	Non metallica
Funzione di scarico	Strozzabile
Azionatore manuale	Monostabile
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Portata nominale normale	2.900 l/min
Tempo di commutazione, disazionamento	39 ms
Tempo di commutazione azionamento	25 ms
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1/2
Diametro nominale	12 mm