


Modulo di bloccaggio EV-63-5

Codice prodotto: 184859

FESTO

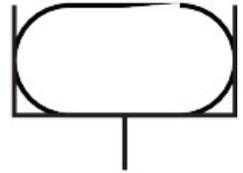

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Superficie di serraggio	Ø 63
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione di lavoro	6 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine
Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Peso prodotto	100 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M3
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)