


Blocco batteria MHA1-P8-2-M3-PI

Codice prodotto: 197 230

FESTO

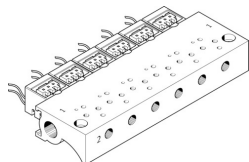

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	8
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Metodo di montaggio per valvola	Tramite filetto femmina
Collegamento pneumatico, porta 1	M7
Collegamento pneumatico, porta 2	M3
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto