


Blocco batteria MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Codice prodotto: 197248

FESTO

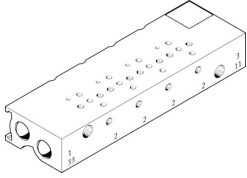

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Numero max di posti valvola | 4 |
| Pressione di lavoro | 0 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...40 °C |
| Metodo di montaggio per valvola | Tramite filetto femmina |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | M5 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | M3 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | M5 |
| Materiale sottobase | Lega di alluminio battuto |