


Unità di guida
FEN-12/16-200-GF
Codice prodotto: 8204045

FESTO

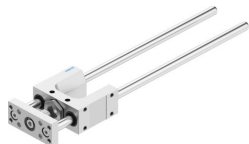

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12/16
Corsa	200 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida a strisciamento
Design	Guida
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza di spostamento	15 N
Massa in movimento	401 g
Peso prodotto	730 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guida	Acciaio fortemente legato
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale della piastra con giogo	Lega di alluminio forgiato anodizzato