


# Unità di guida FENG-32-500-GF

Codice prodotto: 8204068

FESTO

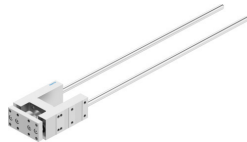

## Foglio dati

| Caratteristica                    | Valore                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                        | 32                                        |
| Corsa                             | 500 mm                                    |
| Posizione di montaggio            | Opzionale                                 |
| Guida                             | Guida a strisciamento                     |
| Design                            | Guida                                     |
| Protezione antideflagrante        | Osservare quanto indicato nel certificato |
| Conformità PWIS                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente              | -20 °C...80 °C                            |
| Forza di spostamento              | 30 N                                      |
| Massa in movimento                | 1328 g                                    |
| Peso prodotto                     | 2420 g                                    |
| Tipo di montaggio                 | Tramite filetto femmina                   |
| Nota sui materiali                | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della guida             | Acciaio fortemente legato                 |
| Materiale corpo                   | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |
| Materiale della piastra con giogo | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |