


Filtro in linea
OAFA-C-Q8-E-F

Codice prodotto: 8212643

FESTO

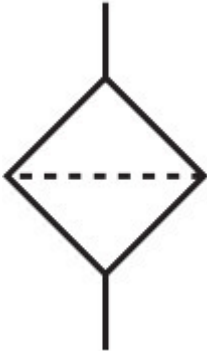

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	8 mm
Istruzioni per l'uso	Per la pulizia dell'involucro non utilizzare solventi polari (come l'alcol).
Posizione di montaggio	Opzionale
Grado di filtrazione	10 µm
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...1 MPa -14.5 psi...145 psi
Pressione di lavoro	-1 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Idoneo per la produzione di batterie secondo la normativa di Festo con grado di severità F1A e restrizioni sull'uso di Cu/Zn/Ni.
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	22.3 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Attacco pneumatico	Per tubo diametro esterno 8 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	HNBR
Materiale filtro	PE
Materiale corpo	PA