


パネル取付バルブ SVOS-3-1/8

製品番号: 10191

FESTO

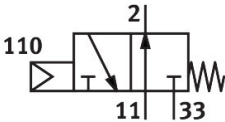

データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポート, NO
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	120 L/min
空気圧作動ポート	G1/8
使用圧力	0.35 MPa...0.8 MPa
作動圧力	3.5 bar...8 bar
構造	ピストンシート
リセット方法	メカスプリング
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
被服	ポジティブオーバーラップ
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	8 N
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
材質: カバー	POM
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミ