


マイクロランジャバルブ

SO-3-PK-3-B

製品番号: 10403

FESTO

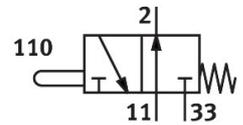

データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポート, NO
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	60 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
リセット方法	メカスプリング
呼び径	1.8 mm
制御方法	ダイレクト
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	6 N
製品質量	7 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
材質ハウジング	真鍮 POM