


OR素子
OS-1/4-NPT
製品番号: 10413

FESTO

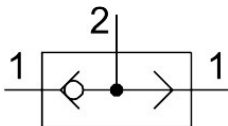

データシート

特徴	値
バルブ機能	OR機能
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4
取付方法	取付穴付
標準公称流量(DIN 1343)	1170 L/min
作動圧力	1 bar...10 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気
呼び径	6.5 mm
取付位置	任意
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	110 g
空気圧ポート 3	1/4 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR