


プラグ
NECU-S-M8G4-C2
製品番号: 1068198

FESTO

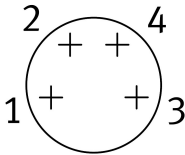

データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-104
接続頻度	100
ケーブルアウトレット	ストレート
製品質量	9.1 g
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート1, 芯数	4
電気ポート 1, 取付方法	SW9付ねじ式ロック
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
ケーブル径	3.5 mm...5 mm
導体公称断面	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
保護等級	IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
ねじ式ロック材質	真鍮, ニッケルめっき
プラグ接点材質	真鍮, 金めっき