


プランジャバルブ
V/O-3-PK-3
製品番号: 10747

FESTO

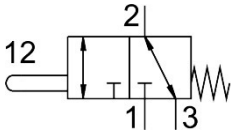

データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポートNO/NC
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	80 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動圧力	0 bar...8 bar
構造	ピストンシート
呼び径	2.5 mm
制御方法	ダイレクト
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	17 N
基本位置 閉時の作動力	17 N
基本位置 開時の作動力	24 N
製品質量	20 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
空気圧ポート 3	PK-3
材質 シール	NBR
材質ハウジング	POM