


ショックアブソーバ DYSR-12-12-Y5-T

製品番号: 1138643

FESTO

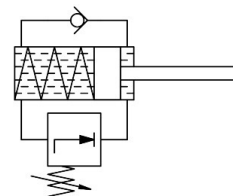

データシート

特徴	値
サイズ	12
ストローク	12 mm
クッション	調整可
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	3 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	12 mm
最大停止力	900 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	10.8 J
時間あたりの最大エネルギー消費	60000 J
最大残存エネルギー	0.05 J
復元力	4.5 N
最小挿入力	38 N
製品質量	120 g
質量範囲	90 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質ピストンロッド	高合金鋼