


# ショックアブソーバ DYSR-16-20-Y5

製品番号: 1138644

FESTO

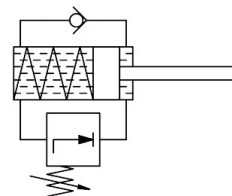

## データシート

| 特徴               | 値              |
|------------------|----------------|
| サイズ              | 16             |
| ストローク            | 20 mm          |
| クッション            | 調整可            |
| 取付位置             | 任意             |
| 位置検出             | なし             |
| 許容衝突速度           | 3 m/s          |
| 室温時のリセット時間       | 0.3 s          |
| 最低周囲温度時の復元時間     | 1 s            |
| 機能               | プッシング<br>単動式   |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性      |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度             | -10 °C...80 °C |
| クッション長さ          | 20 mm          |
| 最大停止力            | 1600 N         |
| ストロークあたりの吸収エネルギー | 32 J           |
| 時間あたりの最大エネルギー消費  | 100000 J       |
| 最大残存エネルギー        | 0.16 J         |
| 復元力              | 5.4 N          |
| 最小挿入力            | 66 N           |
| 製品質量             | 200 g          |
| 質量範囲             | 160 kg         |
| 取付方法             | ロックナット付        |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠         |
| 材質 シール           | NBR            |
| 材質ハウジング          | 亜鉛めっき鋼         |
| 材質ピストンロッド        | ステンレス, 焼入れ     |