


ショックアブソーバ
DYSR-16-20-Y5-T
製品番号: 1138645

FESTO

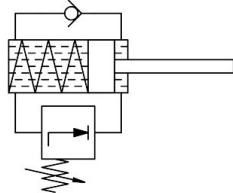

データシート

特徴	値
サイズ	16
ストローク	20 mm
クッション	調整可
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	3 m/s
室温時のリセット時間	0.3 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	20 mm
最大停止力	1600 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	32 J
時間あたりの最大エネルギー消費	100000 J
最大残存エネルギー	0.16 J
復元力	5.4 N
最小挿入力	66 N
製品質量	250 g
質量範囲	160 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質ピストンロッド	ステンレス, 焼入れ