
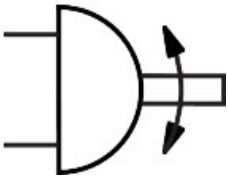


セミロータリアクチュエータ  
DSM-T-32-270-A-B  
製品番号: 1145125

FESTO

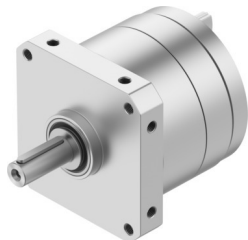

データシート

| 特徴                           | 値                             |
|------------------------------|-------------------------------|
| サイズ                          | 32                            |
| 回転角度                         | 0 deg...270 deg               |
| 取付位置                         | 任意                            |
| 機能                           | 複動式                           |
| 構造                           | ベーン                           |
| 位置検出                         | 近接センサ用                        |
| 使用圧力                         | 0.2 MPa...1 MPa               |
| 作動圧力                         | 2 bar...10 bar                |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数 | 2 Hz                          |
| 作動流体                         | ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK                   | 0 - 耐腐食性なし                    |
| LABS 認証                      | VDMA24364-B2-L                |
| 周囲温度                         | -10 °C...60 °C                |
| 最大軸力                         | 75 N                          |
| 最大ラジアル力                      | 200 N                         |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク   | 20 Nm                         |
| 製品質量                         | 1865 g                        |
| 取付方法                         | 雌ねじ付                          |
| 空気圧接続                        | G1/8                          |
| マテリアルに関する注意事項                | RoHS準拠                        |
| 材質: ドライブシャフト                 | 鋼<br>ニッケルめっき                  |
| 材質 シール                       | TPE-U(PU)                     |
| 材質 ハウジング                     | 鍛造アルミ合金                       |