


ソレノイドバルブ
MFH-5-PK-3-L
製品番号: 11546

FESTO

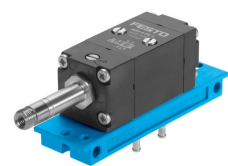

データシート

特徴	値
バルブ機能	5/2 単安定
標準公称流量(DIN 1343)	105 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動圧力	1,5 bar...8 bar
構造	プレートシート
呼び径	2.5 mm
シーリング原理	ソフト
切換時間 オフ	22 ms
切換時間 オン	14 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...40 °C
製品質量	270 g
取付方法	サブベース上 取付フレーム 取付穴付 オプション:
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
空気圧ポート 3	PK-3
空気圧接続 4	PK-3
エア接続ポート 5	PK-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミ アルマイト
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ アルマイト