


モータ折り返しキット
EAMM-U-50-D32-42A-78-S1
製品番号: 1202312

FESTO

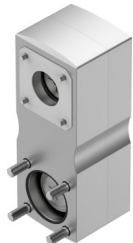

データシート

特徴	値
サイズ	50
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	12.1 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	0.01 Nm
伝達トルク	1 Nm
製品質量	630 g
インタフェースコード アクチュエータ	D32B
インタフェースコード モータイン	42A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠