


サブベース
VABS-C8-12XB-QX-DB

製品番号: 1236028

FESTO

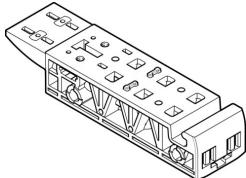

データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|-------------------|
| 幅 | 24 mm |
| 最大バルブ連数 | 1 |
| 耐食性クラス KBK | O - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| バルブ取付の最大締付トルク | 0.48 Nm...0.72 Nm |
| 許容締付トルク 壁取付 | 1.3 Nm |
| 製品質量 | 30 g |
| パイロットエア接続12/14 | カートリッジ用に準備 |
| エア接続ポート 1 | カートリッジ用に準備 |
| 空気圧ポート 3 | カートリッジ用に準備 |
| エア接続ポート 5 | カートリッジ用に準備 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 マニホールドブロック | 強化PA |