


マニホールド
VABM-C8-12E-G14-18-PT-L
製品番号: 1247982

FESTO

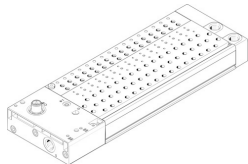

データシート

特徴	値
グリッド寸法	12 mm
最大バルブ連数	18
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
バルブ取付の最大締付トルク	0.6 Nm
許容締付トルク 壁取付	5 Nm
製品質量	1251 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金