


モータ取付キット
EAMM-A-D32-40A-S1
製品番号: 1322178

FESTO

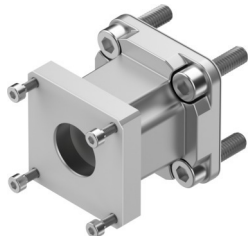

データシート

特徴	値
呼び長さ	41.3 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	0.28 kgmm ²
伝達トルク	1.6 Nm
製品質量	130 g
インタフェースコード アクチュエータ	D32
インタフェースコード モータイン	40A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠